

品番 : EA712AF-12A


品名 : LAN ケーブルテスター



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2024/10/06 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



上段の赤色光でスキャン表示、結果は下段の緑色で同時にわかります。

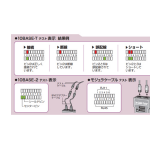

仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	MLA-L401
測定範囲	0.5~300m	電源	9V電池×1個(付属)
適合ケーブル種類	10BASE-T・10BASE-2・10~100BASE、TX・RJ45、RJ11・モジュラーケーブル・258A、TIA568A / 568B・Token Ring	サイズ(W×D×H)	本体:65×32×120mm リモートコントローラー: 30×28×100mm 専用ポーチ:120×50×165mm
重量	本体:146g リモートコントローラー:40g 専用ポーチ:60g	付属品	リモートコントローラー RJ45ケーブル BNCアダプターケーブル×2 BNCアダプター 専用ポーチ(布製)

LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。

遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。

自動/手動スキャン機能付き

アースのチェックも可能

カテゴリ5e、6、6A対応

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.