


品番：EA720ZB-17A

品名：0.08-150m レーザー距離計

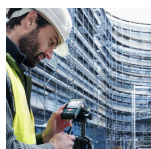

販売価格	51,900円(税抜) / 57,090円(税込)		
カタログ価格	51,900円(税抜) / 57,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0736ページ		



#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM150-27C
測定範囲	0.08~150m	最小測定単位	距離測定:0.5mm 傾斜測定:0.1°
測定精度	測定距離:±1.5mm 傾斜測定:±0.2°	波長	650nm
出力	<1mW以下(クラスII)	倍率(倍)	8
充電時間	約5.5時間(空→フル充電)	使用温度範囲	-10~45°C
保管温度範囲	-20~70°C	メモリー容量	50件
測定単位	m/cm/mm	レーザーカラー	赤
機能	距離、連続測定、 面積、体積・容積、 間接・ピタゴラス(4種)、 壁面積測定、等間隔測定、 傾斜測定、最小・最大測定、 距離の加算・減算、 タイマー測定、 自動メモリー(50件)、 照度設定、回転表示 オートパワーオフ	4つの測定基準可	本体先端、 底部、 三脚取付、 ストッパーピン
防塵・防水性能	IP54	電源	DC3.6Vリチウムイオンバッテリー(内蔵)

サイズ	64(W)×28(D)×142(H)mm	三脚ねじ径	1/4"
重量	210g	付属品	キャリングバッグ、ストラップ、マイクロUSBケーブル
材質	ポリカーボネート+サーモプラスチック ・エラストマー	1充電での測定回数	最高約25000回
ディスプレイに表示した画像を記録用に保存、PCへ転送できます。測定結果だけでなく、測定画像も記録資料として保存可能、PCへはUSBケーブル経由で転送可能です			
2.8インチ大型液晶画面採用。斜めからでも測定数値がハッキリ見えます。			
屋外測定にも便利な、8倍ズームファインダー採用。測定ポイントを正確に位置決めでき、4段階で調整可能です。			
専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます			
測定モード: 距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定			
シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス: 距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです			
壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能			
最小最大寸法の測定モード: 連続測定中の最小最大距離を記憶し表示			
タイマー測定モード 1~60秒: 本体を安定させ正確な測定が可能です			
等間隔測定モード: 等間隔で柱を立てたりするときに便利です			
デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます			
測定基準点: 本体前方端部、1/4"ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部、ストッパーピン後方端部			
測定画面の撮影ができるカメラ機能			
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能			
大きく見やすいカラー液晶画面			
スマートフォン、タブレットPCに連動			
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!			
Bluetoothで転送可能			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.