

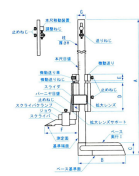


品番：EA725XF-1

品名：150mm ハイトゲージ

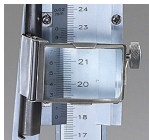

販売価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0762ページ		

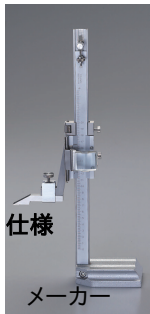

仕様

メーカー

新潟精機

型番

VHK-15

測定範囲

0~150mm

最小目盛

0.05mm

精度

±0.05mm

材質

本尺: ステンレス  
ベース: 鋳鉄  
スクライバ: 先端超硬チップ

付属品

・ダイヤルインジケータホルダ  
・スクライバクランプ  
・スクライバ  
・拡大レンズ

重量

1.6kg

スライダー微動送り上下量

8mm

本尺微動上下量

10mm

サイズ

A: 341mm、B: 103mm、  
C: 28mm、D: 67mm、  
E: 20mm、F: 77mm、  
G: 22mm、H: 6mm、  
I: 60mm

タイプ

アナログ

用途

金型、治工具の測定やケガキ作業に

注意

ダイヤルインジケータ使用の場合は、付属のホルダをご利用下さい。

測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性

ホルダー使用で、ダイヤルインディケータ取付可能です。

目盛の読取が楽な拡大レンズ(3倍ガラスレンズ)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。

本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。

微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.