 



品番 : EA729GE-1

品名 : 75mm/0-0.1MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0782ページ		

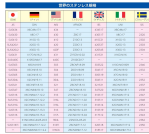

仕様

圧力(MPa)	0~0.1	ゲージ径	75mm
取付ねじ	G3/8"	ケース材質	SUS304
接続部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	115mm	精度	±1.6%F.S
グリセリン入			
屋外使用可			
30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。			
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。			
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.