


品番：EA739AF-12

品名：ベーン式無線風速・風温プローブ

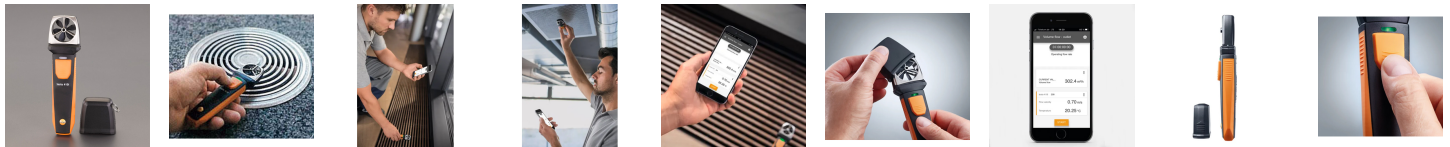

販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 10:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0827ページ		



カタログ訂正 24/02/14 風速・風量測定範囲/ベーン径訂正。正:風速:0.4~30m/s/風量:入力する断面積による/φ30mmベーン(9025 No.55)

無線プローブタイプ

仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05601410 (testo410i)
測定範囲	風速:0.4~30m/s、 風量:入力する断面積によります 温度:-20~+60℃	分解能	風速:0.1m/s、温度:0.1℃
精度	風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃	機能	温度計測、風量演算
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	43(W)×21(D)×154(H)mm (φ30mmベーン)
重量	117g(保護キャップおよび電池含む)	電池寿命	130時間
測定間隔	1回/秒	保管温度	-20~60℃
動作温度	-20~50℃	システム要件	iOS 11.0 またはそれ以降 Android 6.0 またはそれ以降 Bluetooth 4.0 またはそれ以降

無線プローブタイプ
Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示

1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能

空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブです。

また、専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。

コンパクトデザインで持ち運び簡単

風速/温度/風量のワイヤレス測定

専用アプリから測定データをメール送信

給排気口の形状やサイズを簡単設定して風量演算

アプリにより、グラフや表形式での測定値の表示が可能

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.