


品番：EA742EA-11

品名：無線温度・湿度プローブ

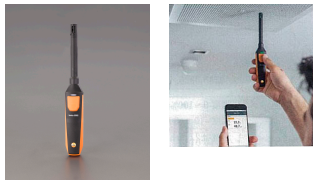

販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0822ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05601605 (testo605i)
無線プローブタイプ			
Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示			
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能			
測定範囲	温度: -20~60℃、 湿度: 0~100%RH	分解能	温度: 0.1℃、湿度: 0.1%RH
精度	温度: ±0.8℃(-20~0℃)、 ±0.5℃(0~+60℃)、 湿度: ±(1.8%RH計測値の3%) (5~80%RH)	機能	ホールド、露点・湿球温度の演算
電源	単4電池×3本(付属)	サイズ	30(W)×24(D)×243(H)mm
重量	86g		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

品番	EA742EA-11A
コメント	変更点:長距離Bluetooth等搭載



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.