



品番：EA758C-403

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED

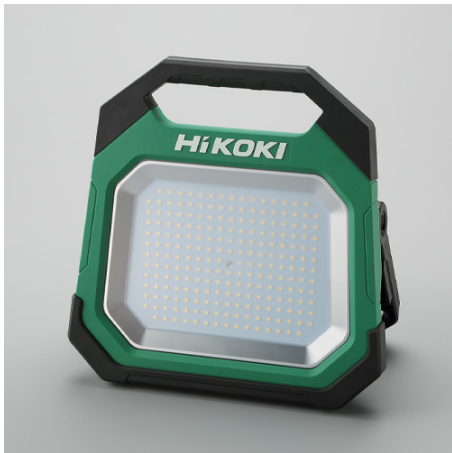

販売価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0871ページ2138ページ		

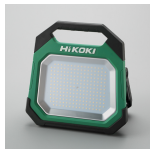

LEDの点灯数	光束
100%	1000lm
80%	800lm
60%	600lm
40%	400lm
20%	200lm
10%	100lm



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DD
仕様	本体のみ	明るさ	1000~10000lm
連続点灯(時間)	強: 1.1時間 弱: 9時間	電球	白色LED(216個)
電源	リチウムイオン電池、マルチポルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V 家庭用電源: AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)	サイズ	314×148×323(H)mm
重量	4.1kg	コード長	2.9m
防水性能	IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)	USB出力	DC5V/1A
付属品	ACコード・アダプタ(三脚用)		

バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)別売

USB機器への出力が可能

電池残量が一目でわかる

屋外の夜間作業などで活躍

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.