


品番：EA758RN-41

品名：[単4x2本] フラッシュライト/LED(ハ°ン型)

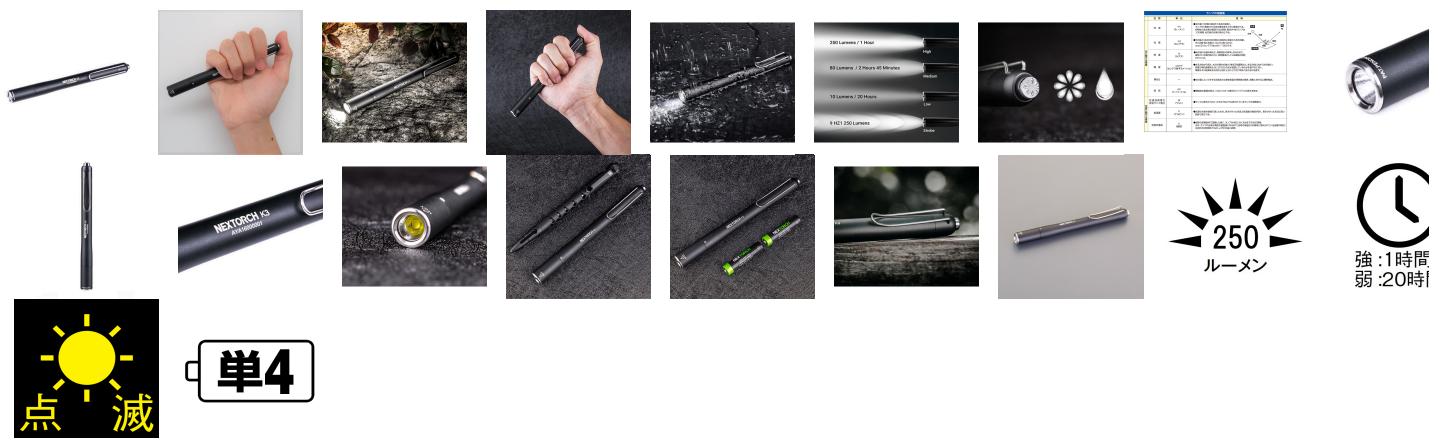

販売価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
カタログ価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2024/10/06 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2115ページ		



仕様

使用電池	単4電池×2本(付属)	照射モード	強、中、弱、点滅
明るさ	強:250ルーメン 中:80ルーメン 弱:10ルーメン 点滅:250ルーメン	連続点灯時間	強:1時間 中:2.75時間 弱:20時間
照射距離	強:60m 中:35m 弱:12m	サイズ	φ14×150mm
重量	27.6g(本体のみ)	材質	アルミ合金
防水性能	IPX7	耐衝撃性	1m

散光

ボールペン程のコンパクトサイズで、耐久性のあるステンレス製クリップ付。

ポケット、リュック、ツールキットなどに簡単に掛けられ毎日の持ち運びに便利です。

素早く操作できるように、最後に設定した明るさを自動的に記憶するメモリーモード付  
(2秒以上消灯させた後、再度点灯させると最後に使用した明るさが点灯します。)

消灯した状態でスイッチを半押しすると照射モードを確認でき、  
半押しを繰り返すことでモードが切り替わります。  
また、点灯させたいモード時にスイッチを完全に押すとモードがロックされ点灯します。

●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.