


品番：EA758RN-55

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(ペン型)

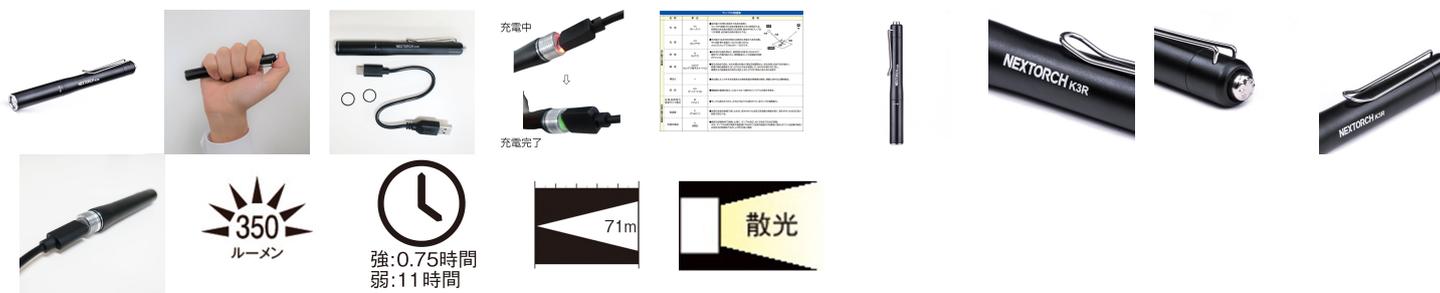

販売価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 68 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2119ページ		



仕様

使用電池	リチウムバッテリー(内蔵)	光源	LED球
照射モード	強、中、弱	明るさ	強:350ルーメン 中:70ルーメン 弱:9ルーメン
連続使用時間	強:45分 中:2時間 弱:11時間	充電時間	2.5時間
照射距離	強:71m 中:30m 弱:12m	サイズ	φ14.3×123mm
重量	36g(電池含)	材質	アルミ合金
防水性能	IPX7	付属品	オーリング×2個
充電用USBコード付(Type-C)			
散光			
ステンレス製クリップ付			
充電中は赤色に点灯し、充電完了後は緑色に点灯します。			

素早く操作できるように、最後に設定した明るさを自動的に記憶するメモリーモード付
(2秒以上消灯させた後、再度点灯させると最後に使用した明るさが点灯します。)

消灯した状態でスイッチを半押しすると照射モードを確認でき、
半押しを繰り返すことでモードが切り替わります。
また、点灯させたいモード時にスイッチを完全に押すとモードがロックされ点灯します。

代替品

	<p>品番 EA758RN-41</p> <p>コメント 充電式では無く単4x2本タイプです</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.