


品番：EA758RX-15A

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)

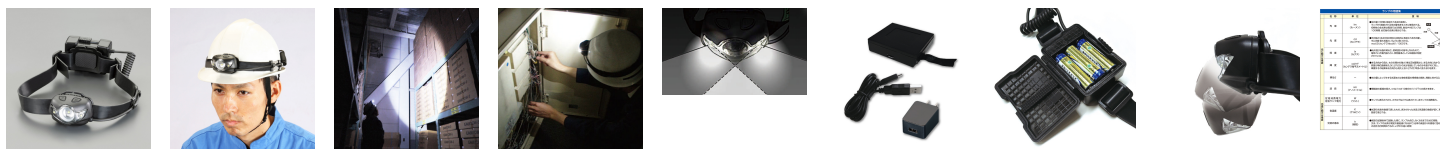

販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2127ページ		




充電式で140°の広角照射タイプ

仕様

光源	白色LED球1灯(メイン) 2灯(サブ)	照射パターン	散光
明るさ	【充電電池使用時】 強(メイン): 500ルーメン 中(メイン): 250ルーメン 弱(メイン): 50ルーメン 強(サブ): 50ルーメン 弱(サブ): 25ルーメン 【アルカリ電池使用時】 強(メイン): 400ルーメン 中(メイン): 200ルーメン 弱(メイン): 40ルーメン 強(サブ): 48ルーメン 弱(サブ): 24ルーメン	電池寿命	【充電電池使用時】 強(メイン): 6.5時間 中(メイン): 8時間 弱(メイン): 18時間 強(サブ): 16時間 弱(サブ): 30時間 【アルカリ電池使用時】 強(メイン): 12時間 中(メイン): 20時間 弱(メイン): 66時間 強(サブ): 45時間 弱(サブ): 80時間
照射距離	【充電電池使用時】 強: 61m 中: 43m 弱: 19m 【アルカリ電池使用時】	電源	USB充電式リチウムイオン電池(付属) 又は単3電池×3本(別売)

	強:50m 中:36m 弱:16m		
使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)	バッテリー充放電回数	500回
サイズ(W×D×H)mm	69×45×50	重量(g)	275(電池含)
防水性能	IPX6	ベルト幅	25mm
【充電式・140°広角照射】最大500ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライト			
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。			
すべりにくくずれにくいゴムのヘッドバンドでヘルメットに最適			
ヘッド角度調整可能			
ACアダプター付のセット品です			
単3電池×3本でも使用可能(電池別売)			
付属のUSB-ACアダプタ(EA940CD-201B)を使用しても充電が可能です。			
電池蓋は開閉に便利なスライド式			

代替品

	<p>品番 EA758RX-15S</p> <p>コメント 変更点:充電器形状・プラグ 折畳可</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.