


品番：EA758SB-61

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

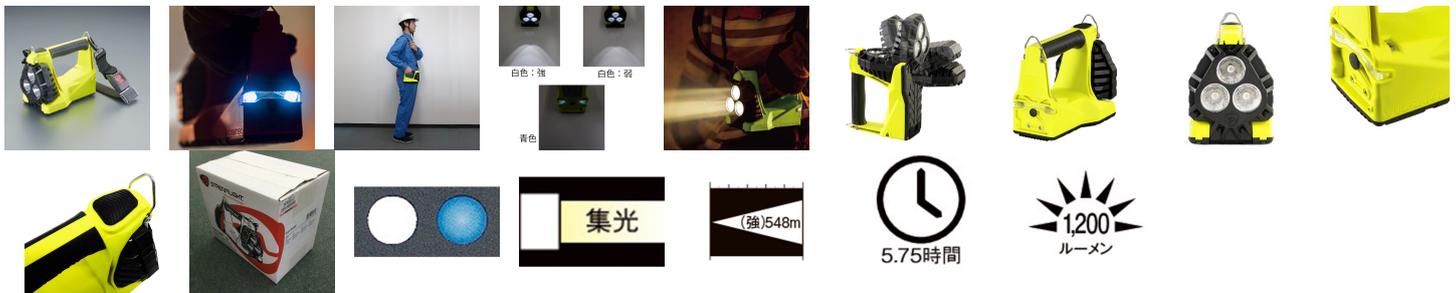

販売価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
カタログ価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/10/06 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2124ページ		



**カタログ訂正** 24/04/25 (誤)防水性能:IPX7 → (正)防水防塵性能:IP67 (No.55 1160)

ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	44307
商品名	VULCAN	使用電池	リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射パターン	集光	照射モード	強、弱
明るさ	強:1200ルーメン 弱:350ルーメン	連続点灯時間	強:5.75時間 弱:16時間
充電時間	9時間	照射距離	強:548m 弱:296m
光源	白色LED3灯 青色LED2灯	材質	本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
サイズ	188×108×110(H)mm	重量	1.12kg
防水防塵性能	IP67	耐衝撃性	2m
付属品	ショルダーベルト、充電器、DCアダプ	カラー	イエロー

ター、ACアダプター

ショルダーベルト掛け用Dカン付

バッテリー残量表示機能付

スイッチの長押しで強→弱へ切り替え

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。

ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ

防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)

SGS認証

Class I, Division 2 Groups A, B, C, D

Class II Division 2 Groups F, G

Class III;Temperature Class T4

米国防火協会(NFPA)1901認証

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.