


品番：EA758SD-9AA

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

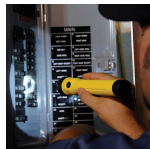

販売価格	34,200円(税抜) / 37,620円(税込)		
カタログ価格	34,200円(税抜) / 37,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	76412
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	POLYSTINGER
使用電池	ニッケル水素充電電池 (ACアダプター付)	照射パターン	散光
照射モード	強、弱、ムーンライト	明るさ	強:260ルーメン 弱:80ルーメン ムーンライト:1.3ルーメン
連続点灯時間	強:5時間 弱:16時間 ムーンライト:20日間	充電時間	16時間
照射距離	強:253m 弱:151m	光源	LED球
材質	レンズ:ポリカーボネート ボディ:ナイロンポリマー	サイズ	φ45×259mm
重量	382g(充電電池含)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	3m	付属品	充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード
カラー	イエロー		

SGS認証

Class I , II , Division 1, Groups C, D, F, G;  
Class I , Division 2, Groups A, B, C, D;  
ClassIII, 138℃

防爆構造(日本国内での防爆規格は取得していません。)

バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。

本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用

ストラップ付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.