


品番 : EA758SG-63

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

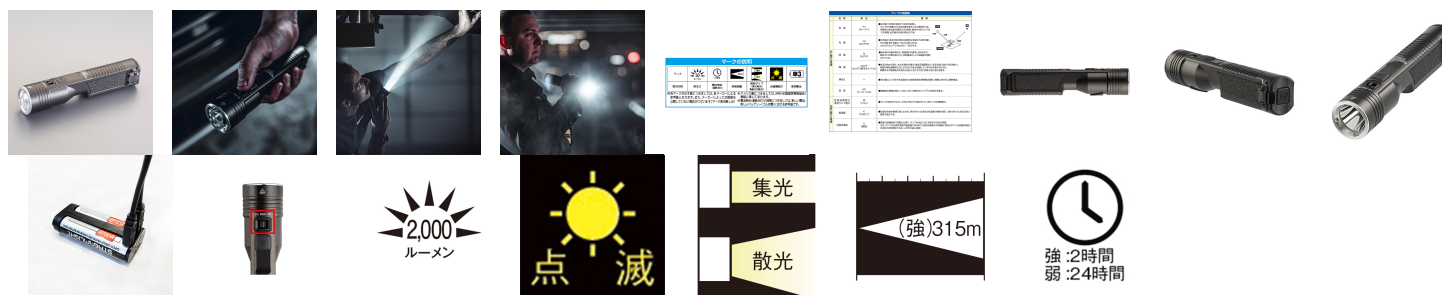

販売価格	31,500円(税抜) / 34,650円(税込)		
カタログ価格	31,500円(税抜) / 34,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2120ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	78100
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER 2020
使用電池	リチウムイオン電池(付属)	照射パターン	集散光
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:2000ルーメン 中:850ルーメン 弱:100ルーメン
連続点灯時間	強:2時間 中:4時間 弱:24時間 点滅:3.25時間	充電時間	8時間
照射距離	強:315m 中:200m 弱:70m	光源	LED球
材質	本体:アルミ合金 レンズ: Borofloatガラス	サイズ	φ41×194mm
重量	350g	防水性能	IPX7
耐衝撃性	2m	付属品	USBコード

カラー	ブラック		
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様			
モード専用切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。			
人間工学に基づいて設計されたボディ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.