


品番 : EA763AD-111

品名 : AC100V/ 32W/28畳 空気清浄機



販売価格	34,100円(税抜) / 37,510円(税込)		
カタログ価格	34,100円(税抜) / 37,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0068ページ		

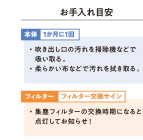

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAP-A85
消費電力	最大:32W 最小:5.4W	電源	AC100V(50/60Hz)
風量	最大:8.3m3/分 最小:1.7m3/分	運転音	最大:48dB 最小:20dB
適用床面積	46㎡(28畳)	サイズ	292(W)×292(D)×663(H)mm
重量	約6.7kg	コード長	約1.2m
フィルター寿命	約1年半 ※使い方や設置場所によって異なります。	機能	スピード清浄、キレイを見える化、集じん脱臭フィルター、おやすみモード、風量5段階、チャイルドロック
運転モード	自動・おやすみ・ターボ		

きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。

### 代替品

	品番 EA763AD-112 コメント 36畳用
--	-----------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.