


品番：EA763AJ-43P

品名：5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)

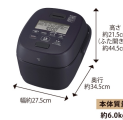

販売価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
カタログ価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-WA10
容量	1.0L(5.5合)	消費電力	1240W
圧力設定	7段階	白米炊き分け	5通り
内釜	鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜 釜厚2.2mm	サイズ	275(W)×345(D)×215(H)mm
重量	6.0kg	色	スレートブラック
付属品	しゃもじ、白米計量カップ	コード長	1.0m(コードリール付)
1回あたりの炊飯時消費電力量	139Wh	1時間あたりの保温時消費電力量	16.7Wh
ふた開き時の高さ(mm)	445	シリーズ	極め炊き

大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」

中パツパから沸とう維持工程で一気到大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

甘みをお米に染みこませる「炊き上げ圧力」

蒸らす前に1.3気圧の高い圧力をかけることで、水中に溶け出した甘み成分をお米に染み込ませます。

※「白米ふつつ」選択時のみ

蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」

家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー

毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。

食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」

レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー

しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」

おいしく炊ける「無洗米」メニュー

選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」

ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.