



品番：EA809BG-20B

品名：100mm/ 720W ディスクグラインダーセット

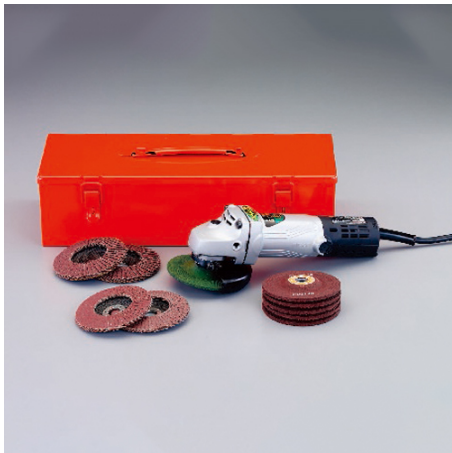

販売価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
カタログ価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0857ページ		

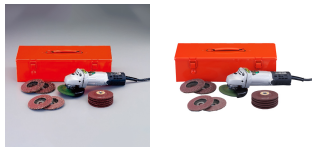


仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G10MH※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">・ディスクグラインダー本体×1 (EA809BG-2)・オフセット砥石×5枚(#24) (EA809YE-124)・#40ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-103A)・#60ジルコフラップディスク×2枚 (EA809AA-105A)・ケース×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・モーター:100V・720W・7.4A・砥石サイズ:φ100×穴径:15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12000rpm・最大出力:930W・コード長:2.5m・サイズ:280×60×60(H)mm・重量:1.6kg・付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)・替カーボンブラシ:EA813HH-4(標準付属)・ストップカーボンブラシ:EA813HH-14・二重絶縁、スピンドルロック付・替カーボンブラシ:(標準)EA813HH-4、(ストップ)EA813HH-14
〈オフセット砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:4mm・粒度:#24・砥粒:A/WA・硬度:P・最大回転数:13690rpm	〈#40ジルコフラップディスク仕様〉	<ul style="list-style-type: none">・外径:100mm・穴径:15(16)・粒度:#40・最大回転数:15300rpm・ベース材質:ファイバーガラス・研磨砥粒材質:アルミニウムオキシド・用途:一般鋼用・アングルタイプ

	<ul style="list-style-type: none"> ・最大使用周速度:4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 		
<#60ジルコフラップディスク仕様>	<ul style="list-style-type: none"> ・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ 	<ケース仕様>	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付

代替品

	<p>品番 EA809BD-40C</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.