


品番：EA809BG-45

品名：100mm/1160W 電気ディスクグラインダーセット

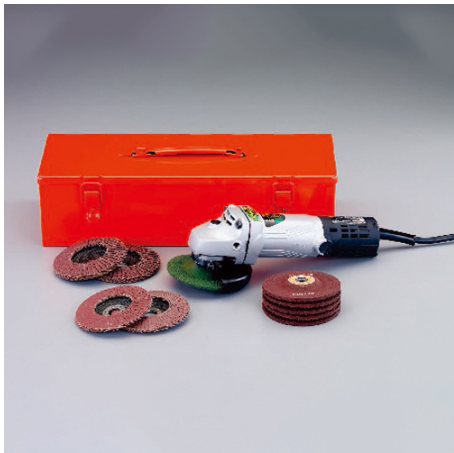

販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



### 仕様

メーカー	HIKOKI	仕様	エスコセット
用途	各種材料の切断や研削・研磨作業に	スイッチ形式	スライド式
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	スピンドル径	M10×1.5×11mm
最大出力	1,160W	回転数	12,000rpm
電源	AC100V・800W・8.2A	コード長	2.5m(2心)
サイズ	270×56×60(H)mm	重量	1.8kg(砥石・コード含まず)
モーター	単相直巻整流子モーター	電圧	単相交流 50/60Hz 共用
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14	〈セット内容〉	本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル

小形サイズによる操作性向上(全長270mm、φ56mmボディ)

3方向にサイドハンドル取付け可能。狭所作業にも対応できます。

安心の二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

