


品番：EA810GS-3

品名：DC18.0V ハンマードリル(充電式)

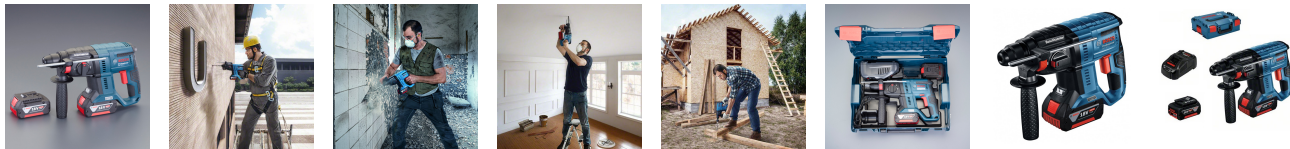

販売価格	75,200円(税抜) / 82,720円(税込)		
カタログ価格	75,200円(税抜) / 82,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		



3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能

### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH18V-21
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート: φ4~21mm 鉄工: φ13mm 木工: φ30mm
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	約30分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)
回転数	0~1800rpm	打撃数	0~5100回/分
重量	2.4kg	サイズ	325×101×220(H)mm
付属品	バッテリー、充電器、樹脂ケース、深さゲージ210mm、サイドハンドル		

SDSプラスシャンク

軽量18Vコードレスハンマードリル

EC(ブラシレス)モーター

高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。

正転・逆転機構、電子無段変速、LEDライト付

3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能。

代替品



**品番** EA810GS-3A  
**コメント** 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.