


品番：EA812HB-71

品名：307.2Wh/ 280W ポータブル電源



販売価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
カタログ価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

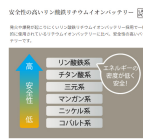

仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	PDL-300
用途	災害の備えに、屋外テレワーク、キャンプなどに	サイズ	315(W)×160(D)×236(H)mm
重量	4.8kg	内蔵バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー (LiFePO4)
内蔵バッテリー容量	24,000mAh (307.2Wh)	内蔵バッテリー寿命	放充電サイクル約1000回
使用温度範囲	-5~50℃ (充電: 0~45℃)	保存温度範囲	-20~45℃
充電方法	AC充電アダプター	充電時間	14時間
LEDライト	100lm (輝度100%時)	表示器	2.7インチ VA-TFT
出力 (AC100電源)	ACコンセント: 2個 出力電圧: AC100V 50Hz/60Hz (スイッチ切替) 最大出力: 380W 定格出力: 280W 出力波形: 正弦波	出力 (DC12V電源)	アクセサリソケット: 1個 出力電圧: DC12V 定格出力電流: 8A
出力 (USB5V電源)	USB端子: 2個 [TypeA] 出力電圧: DC5V 定格出力電流: 2.1A+2.1A	出力 (ワイヤレス給電)	ワイヤレス給電: 1個 最大出力: 10W 適合機器: Qi (チー) 準拠機器
入力電圧	DC15.5V 2.5A (最大)	付属品	AC充電アダプター (1.5m)、取扱説明書

家庭用コンセントと同じ安定の正弦波
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

多種の出力ポートと便利な機能搭載

ワイヤレス給電
スマートフォンを置くだけ給電

LEDライト付き
点灯・フラッシュ・SOS点滅など5つの点灯モード

ハンドルがたためるので持ち運びが楽でコンパクトに収納可能

液晶ディスプレイで給電状況やバッテリー残量が一目でわかる

無駄な電力消費を防ぐ機能搭載
・トラベルロック(誤作動防止)
・10時間タイマー(10時間の連続使用時に自動で電源オフ)

<保護機能>

・システム保護

過充電保護、過放電保護、充電保護、バッテリー電圧低下アラーム、回路入力過電圧保護、温度保護

・AC100V電源

過負荷保護、温度保護、出力ショート保護、回路入力部保護ヒューズ

・DC12V電源

過電流保護、出力ショート保護

・USB 5V 電源

過電流保護、出力ショート保護

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.