


品番 : EA812HG-15

品名 : AC100V・DC12V・USB/1534wh ポータブル電源

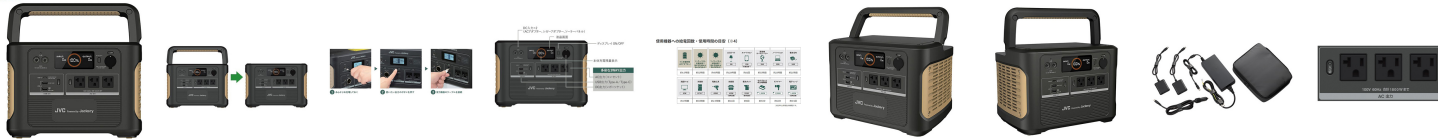

販売価格	307,000円(税抜) / 337,700円(税込)		
カタログ価格	307,000円(税抜) / 337,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2459ページ2552ページ		




仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BN-RB15-C
バッテリー容量	426,300mAh/1,534Wh	サイズ(mm)	355×253×265(H)
重量(kg)	16	定格出力	1,800W(AC×3:100V/18A・60Hz)
入力電圧	AC100V	出力電圧×定格出力	USB出力時:最大90W [USB Type-C(TM)×1] 5V DC 3A 9V DC 3A / 12V DC 3A 15V DC 3A / 20V DC 3A [USB Type-A] 5V DC 2.4A [USB Type-A (Quick Charge 3.0)] 5V-6.5V DC 3A / 6.5V-9V DC 2A 9V-12V DC 1.5A シガーソケット時:最大120W 12V DC 10A シガーソケット×1
充電時間	ACアダプター使用:約6.5時間 シガーアダプター使用:約13時間	AC数	3口
付属品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ、ポータブルソーラーパネル用アダプター×2	最大出力	瞬間最大3,600W
動作温度	-10℃~40℃	BMS管理項目	過電流、過電圧、温度、短絡保護

緊急用電源・非常用電源・防災用電源・作業用電源・アウトドア用電源と様々な用途でご使用いただけます。

<p>ハンドルは折りたたみ式です。</p>
<p>残量表示は5段階/数値表示です</p>
<p>大容量1500Wh超えのハイパフォーマンスモデル</p>
<p>EA812HG-22と付属のACアダプターと合わせて2つ使用すれば、約3.5時間で満充電が可能</p>
<p>持ち運びに便利なポーチ付き!ACアダプターやシガーアダプターを収納できる専用ポーチがついているので、持ち運びに便利です。</p>
<p>入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。</p>
<p>AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする冷蔵庫やドライヤー、電子レンジなども安心して使用できる出力1,800W(瞬間最大3,600W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。</p>
<p>見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。</p>
<p>AC出力は、家庭用コンセントと同じ“正弦波”。様々な家電製品を安心して使用できます。</p>
<p>ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど、多彩な製品で培った品質管理基準をクリア。国内メーカーとしての高い安全性を確保しています。</p>
<p>防災製品等推奨品認証</p>
<p>ポータブル電源は、防災アイテムとしてだけでなく、日常のさまざまなシーンで活躍! 屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電気製品使用時に。 コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。</p>

代替品

	<p>品番 EA812HG-15B</p> <p>コメント バッテリー容量:1,152Wh/360,000mAh</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.