


品番：EA813BC-6A

品名：DC18.0V マルチドライバードリル(本体のみ)

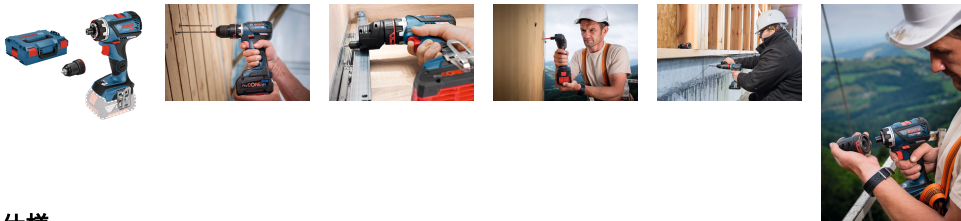

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,900円(税抜) / 48,290円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,900円(税抜) / 48,290円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/06 20:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0851ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------|-------|---|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSR18V-60FCH |
| 仕様 | 本体のみ | 最大トルク | 剛性体締付:60(N・m) 弾性体締付:31(N・m) |
| チャック能力 | 1.5~13mm | バッテリー | DC18V |
| 回転数 | 低速:0~600rpm 高速:0~1900rpm | 能力 | 鉄工: φ 13mm 木工: φ 38mm 鉄工ホールソー: φ 53mm コンクリート: φ 10mm |
| サイズ | 147×71×246(H)mm | 重量 | 1.7kg(バッテリー含) |
| 付属品 | ケース、メタルキーレスチャックアダプター | 充電時間 | バッテリー:EA813BD-18TA 充電器:EA813B-1A 使用時 約15分(空→80%ターボ充電) 約30分(空→フル充電) |

電子無段変速、正逆転、ブラシレスモーター、キックバック防止センサー付

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。EMPが後負荷からモーターを保護。

LEDライト付

簡単・素早く・確実にアダプターを交換・装着可能なフレキシクリックシステム搭載

瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。EMPが後負荷からモーターを保護。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.