


品番：EA813BJ-7A

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

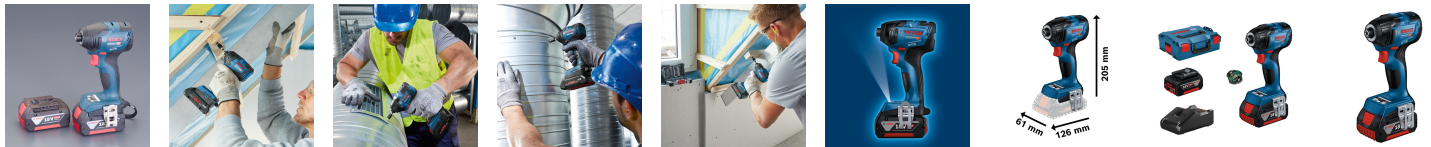

販売価格	65,300円(税抜) / 71,830円(税込)		
カタログ価格	65,300円(税抜) / 71,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0852ページ		



カタログ訂正 24/07/17 充電器の品番訂正。品番:EA505TB-6→EA813B-1A、本体型番:L-BOXX136N→GAL1880CV(No.55 9032)

電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDR18V-210C
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	210N・m
締付能力	普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約60分(空→80%ターボ充電) 約70分(空→フル充電)	回転数	弱:0~1100rpm、中:0~2300rpm、 強:0~3400rpm
打撃数	弱:0~2200回/分、中:0~3300回/ 分、強:0~4100回/分	サイズ	126×253(H)mm
重量	1.7kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、キャリング ケース、ベルトフック、コネクティビティ チップ
トルク	弱:80N・m、中:160N・m、強: 210N・m	使用ビット	取付部:六角軸 (六角対辺6.35mm、軸位置13mm) ※ビットは別売です。

コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
3段階パワーコントロール機能

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載
(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)

それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。

- ①自動シャットオフ: 部材に着座すると回転をストップします。
- ②自動スローダウン: 一定の時間で回転数がスローダウンします。
- ③ABR機能: ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
- ④シャットオフアフタータイム: ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。

高容量5.0Ahバッテリー2個標準付属

ETP (Extreme Tool Protection) 防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。

EC(ブラシレス)モーター採用。高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。

LEDライト (ON/OFFスイッチ付)

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.