


品番：EA813RL-3B

品名：DC 7.2V ドライバードリル(充電式)

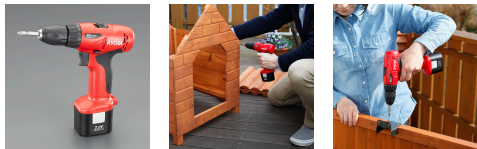

販売価格	9,940円(税抜) / 10,934円(税込)		
カタログ価格	9,940円(税抜) / 10,934円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0878ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-7200
バッテリー	7.2V(ニカド1.5Ah)	チャック能力	0.8~10mm
最大トルク	高速:6N・m 低速:12N・m	無負荷回転数	高速:0~1.170rpm 低速:0~330rpm
穴あけ能力	鉄工:φ7mm、木工:φ12mm	ねじ締め能力	木ねじ:φ4.1×32mm
クラッチ数	20段	クラッチ作動トルク	0.7~2.7N・m
充電時間	60分	サイズ	186(W)×57(D)×222(H)mm
重量	1.1kg(バッテリー含)		

ブレーキ・クラッチ付

付属品	バッテリー、充電器、 (+)ドライバビット(No.2×65mm)×1本		
-----	--	--	--

20段クラッチでねじ締め時に最適なトルクが選べます。

ビットの着脱が簡単にできるキーレスチャック

穴あけ部材に合わせて高速・低速に切替可能。

充電時間は周囲の温度や電池の状態などにより、標準充電時間より長くなる場合があります。

代替品



品番 EA813RF-11C
コメント 変更点:最大トルク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.