


品番：EA815LD-121

品名：[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)

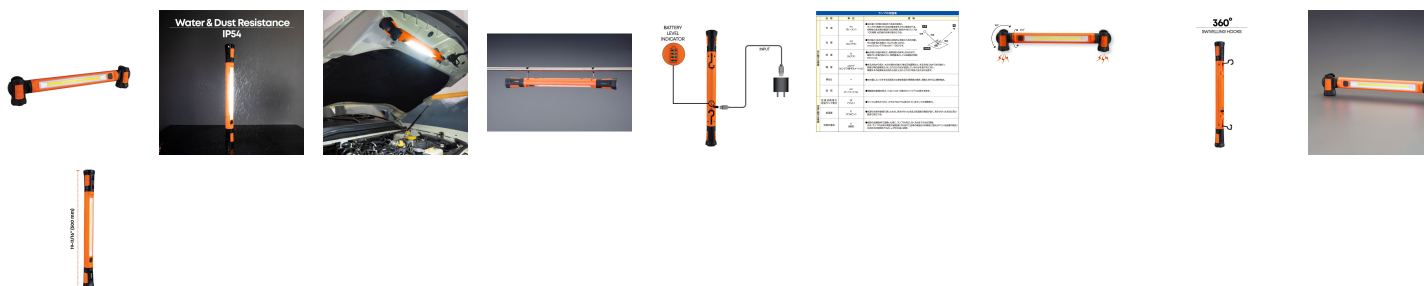

販売価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
カタログ価格	8,890円(税抜) / 9,779円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2024/10/07 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2146ページ		



### 仕様

明るさ	強: 1000lm 弱: 400lm	消費電力	10W
全長	500mm	連続使用時間	強: 2時間 弱: 5時間
充電時間	4.5時間	防水性能	IP54
照明装置	COB	使用電池	リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート	重量	500g

耐衝撃性、耐水性に優れています。

360°回転フック付

角度調整可

Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。

両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。

フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。

車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。

IK07・IP54

屋内外兼用(IP54)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.