


品番：EA857DX-11A

品名：DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ)



販売価格	71,600円(税抜) / 78,760円(税込)		
カタログ価格	71,600円(税抜) / 78,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0854ページ		

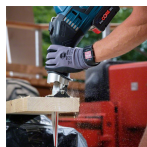

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSA18V-32HN
仕様	本体のみ	能力	木材:230mm パイプ:175mm 軟鋼板:20mm
バッテリー	18V(リチウムイオン8.0Ah)	充電時間	約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電) (8.0Ah使用時)
ストローク数	0-2500回/分	ストローク長	32mm
振動3軸合成値	木工切断:13m/s ²	サイズ	101×198×482(H)mm(バッテリーなし)
重量	3.9kg(本体のみ)	材質	ポリアミド樹脂(PA)

バッテリー、充電器、ケースは別売

電子無段変速、デュアルLEDライト付

カウンターバランス装置で振動を軽減

ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー

コード式に匹敵するハイパワー

どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.