


品番 : EA897AK-1

品名 : AC100V/DC18.0V 送風機(充電式)

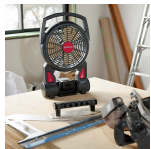

販売価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
カタログ価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0063ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DF180
定格消費電力	AC100Vで使用時 強:65W、弱:35W (DC18V使用時はデータなし)	ファン径	230mm
電源	AC100V	風速	2段階(強:115m/min、弱:85m/min)
タイマーセット時間	1、2、4時間	連続使用時間	・1,500mAh 強:40分 弱:90分 ・5,000mAh 強:160分 弱:360分
サイズ	310×124(253)×510mm ()内の数値はスタンド開状態の数値です。	重量	1.9kg(バッテリー除く)
回転数	2300回/分	付属品	ACアダプター
注意	※バッテリー、充電器は別売です。	用途	作業現場の空気循環 夏場の熱中症対策に

タイマー機能付

自動停止機能
(連続運転8時間で自動停止する安全機能)

持ちやすい大型ハンドル

AC電源でも、電池パックでも作業場所を選ばず使える

風向きを上向き45度まで調節可能

角度調節で好みの角度に設定できる

電池パックをつけてもスタンドを折りたため収納に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.