


品番 : EA897SA-100D

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型)

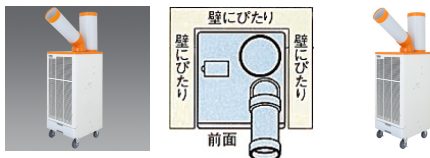

販売価格	111,200円(税抜) / 122,320円(税込)		
カタログ価格	111,200円(税抜) / 122,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-28EJ-1
コード長(m)	2	電源	100V
首振り	無	ドレンタンク容量(L)	5
サイズ(W×D×H)mm	390×430×860	重量	40kg
消費電力(50/60Hz)	0.84kw/1.04kw	冷房能力(50/60Hz)	2.2kw/2.7kw
騒音値	50Hz:66.4dB、60Hz:69.4dB		
新冷媒 R410A採用			
風量調節可能(強・弱)			
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載			
キャスター(φ75mm)付			
前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。			

代替品

品番	EA897SA-100F
コメント	変更点:冷房能力の向上、冷媒



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.