


品番：EA898RE-26A

品名：DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)

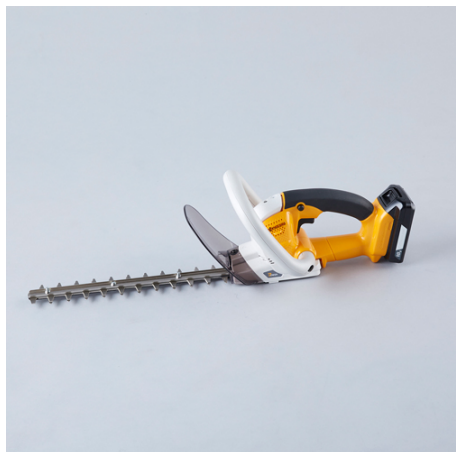

販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2620ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BHT-1803L1
刈込幅	300mm	全長	624mm
重量	2.0kg	切断径	15mm
ストローク数	1800回/分	ストローク量	28mm
バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)	連続使用時間	30分
充電時間	69分	付属品	刃物カバー、電池パック、充電器
刃物位置調節機能付			
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式			
両刃駆動方式			
より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃			
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル			
刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

