


品番：EA899AR-19

品名：DC18.0V 掃除機(充電式/サイクロン式/紙パック)



販売価格	43,400円(税抜) / 47,740円(税込)		
カタログ価格	43,400円(税抜) / 47,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 00:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2520ページ		

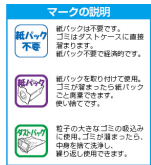

仕様

メーカー	京セラ	型番	DHC181L5
使用電池	18V仕様	集じん容量	0.5L(ダストパック) 0.33L(紙パック)
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	連続使用時間	(強):20分、(中):35分、(弱):45分
吸込仕事率	(強):100W、(中):50W、(弱):35W	騒音値	(強):67dB、(中):65dB、(弱):64dB
サイズ	455(延長管、ワイドノズル取付時: 970)×121×188(H)mm	重量	1.6kg
充電時間	84分	付属品	充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストパック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)
材質	樹脂		

高い吸引力と静音性を両立

ブラシレスモーター搭載

分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来る

HEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに

分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属

吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え

役立つ付属品（ワイドノズル・延長管・スキマノズル）

用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付

保管や作業中の保持に便利なストラップ付

電池の残量表示機能を搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.