 



品番：EA899HC-7BA

品名：DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

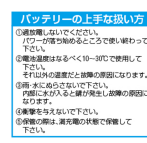

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DTC (NN)
用途	ビルやホテルの清掃作業に	仕様	ダストケース集じん方式
スイッチ方式	トリガスイッチ	吸込仕事率	40W
集じん容量	560ml	連続使用時間	約40分 ※バッテリー 18V/5.0Ah (EA813HF-17B) 使用時
充電時間	約25分 (18V/5.0Ah) ※充電器 (EA813H-18A) 使用時	適応充電器	【別売】 EA813H-18A (冷却機能付)
適応バッテリー	【別売】 リチウムイオン 18V/5.0Ah (EA813HF-17B) リチウムイオン 18V/3.0Ah (EA813HF-15A)	騒音値	68dB
本体サイズ	476×112×170mm (床用ノズル取付時: 1003×112×170mm)	本体重量	1.7kg (バッテリー装着時)
付属品	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、すき間用ノズル		

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要で経済的

濾布製のハイクリーンフィルター採用により、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応可能

パワー変わらず静音で快適作業

トリガスイッチによるこまめなON・OFFが可能で電池節約になります。

ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも段差を乗り越えやすく動作がスムーズ

運転中自動的にLEDライトが点灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.