

品番 : EA899MY-5


品名 : AC100V/1050W 電動ポリッシャー(12型)




販売価格	91,700円(税抜) / 100,870円(税込)		
カタログ価格	91,700円(税抜) / 100,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2530ページ		



■用途別によるパッドの組み合わせ方(図例)

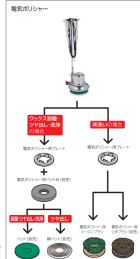

■プレート及びブラシセットの取付

 

仕様

メーカー	テラモト	型番	EP-520-012-0
仕様	本体	用途	ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1050W
パッド径	330mm	ブラシ径	300mm
回転数	160~190rpm	コード長	12m
サイズ	370(W)×450(D)×1230(H)mm	重量	28kg

12型

プレート(1個)、トーロンブラシ(1個)付

パッド、パッド台は別売

床掃除・フロアメンテナンスにしかかせない、掃除機やポリッシャーなどの電動清掃用品。

床面の洗浄から仕上げまでを1台でこなします。

代替品

品番	EA899MY-3
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.