

品番 : EA899MY-6


品名 : AC100V/1200W 電動ポリッシャー(14型)




販売価格	265,300円(税抜) / 291,830円(税込)		
カタログ価格	265,300円(税抜) / 291,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2530ページ		



■用途別によるパッドの組み合わせ方(図例)

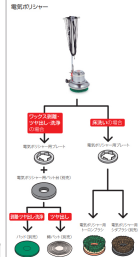

■プレート及びブラシセットの取付

 

仕様

メーカー	テラモト	型番	EP-520-014-0
仕様	本体	用途	ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1200W
パッド径	380mm	ブラシ径	350mm
回転数	160~190rpm	コード長	20m
サイズ	400(W)×500(D)×1330(H)mm	重量	32kg
14型			
プレート(1個)、トーロンブラシ(1個)付			
パッド、パッド台は別売			
床掃除・フロアメンテナンスに欠かせない、掃除機やポリッシャーなどの電動清掃用品。			
床面の洗浄から仕上げまでを1台でこなします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

