


品番：EA928AG-171A

品名：φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)

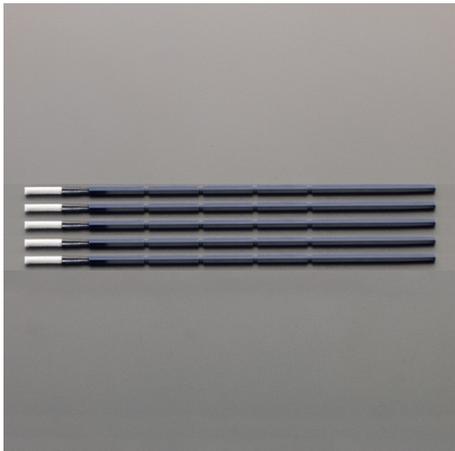

販売価格	635円(税抜) / 699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜) / 699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 109 (2024/10/06 18:20現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	0726ページ		



仕様	
製品名	ベルクリンスティック
メーカー	アイオン
型番	BSC-010
長さ	153mm
径	φ2.5mm
材質	スポンジ: ポリウレタン、柄: ポリカーボネート
軸色	紺
入数	5本
耐熱性(水)	100℃

カタログ訂正

24/08/16 ●カタログ掲載画像の161Aが171Aです。ウェブカタログ画像に正しい画像を掲載しています。(NO.55 963)

### 仕様

メーカー	アイオン(AION)	型番	BSC-010
用途	精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布	スポンジサイズ	φ2.5×15mm
全長	153mm	材質	スポンジ:ポリウレタンスポンジ、柄:ポリカーボネート
入数	5本	軸色	紺
耐熱性(水)	100℃		

使いやすい長さに簡単にカットすることができます。

スポンジヘッドにエッジがあるため、平面部だけではなく、隅、段差部のクリーニングに最適です。

微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好

液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。

適度なヘッドのしなりで滑らかタッチ、ヘッドを寝かせることで広い面積のクリーニングも可能

スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけではなく、隅、段差部のクリーニングが最適です。

接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。

ふた付ハードケース入り

代替品



品番 EA109DY-12  
コメント 材質:コトソヘッド 径:3.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.