


品番：EA928BG-43

品名：350mm/2.2-5.5m ウィンドウウォッシャー



販売価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜) / 19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2496ページ		

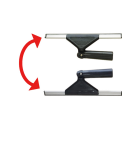

仕様

セット内容	・ウィンドウモップ ・ワイパー ・アダプター ・伸縮ハンドル	ウィンドウモップ	モップ幅: 350mm ワイパー幅: 300mm 柄全長: 130mm ・先端は180°動きます。 ・クリップ止式
ファイバーグラスカーブハンドル	サイズ: 2200~5500mm 重量: 2950g 段数: 3段 材質: アルミ ・自由に回転できるので、掃除が早くなります。	到達距離	7290mm
材質	ハンドル: ファイバーグラス、パイプ: アルミニウム、ハンドル: ゴム製		

ウィンドウモップとワイパーのセットです。

カーブや角を簡単に掃除できます。

窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に

ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。

モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承ください。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.