


品番：EA942EW-31

品名：4.0kg 油性蛍光塗料(レモン) [屋内外用]

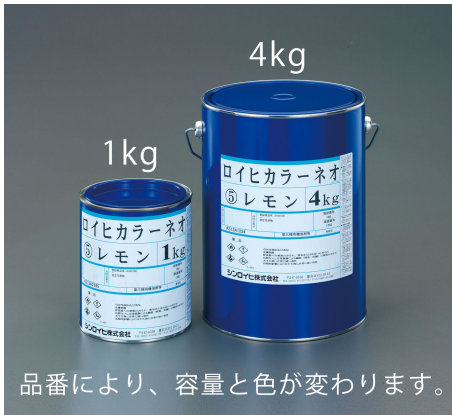

販売価格	66,800円(税抜) / 73,480円(税込)		
カタログ価格	66,800円(税抜) / 73,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1562ページ		



仕様

つや消し			
アルキド樹脂蛍光塗料			
容量	4kg	色	レモン
標準塗装仕様	下塗: 白色油性塗料(1回) 上 塗: 本製品(2回)	乾燥時間(指触)	20℃: 約30分、冬期: 約1時間
塗り面積(2回塗り)	16㎡		
油性ペイントの上に重ね塗り可能。			
1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。			
指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。			
肉持感がよく、垂れにくい。			
弱溶剤型なので作業がしやすい。			
耐候性が良い。			
うすめ液	塗料用シンナー	注意	カラー見本は、実物とは多少異なります。

代替品



品番 EA942EW-21

コメント 容量:1Kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.