 



品番：EA944MA-5W

品名：25mmx3.0m 片面マジックストラップ(白)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 180 (2024/10/06 18:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1793ページ | | |

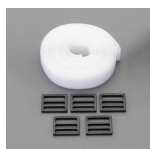

仕様

| | | | |
|-----|---------------|-----|-----|
| サイズ | 25(W)mm×3(L)m | カラー | 白 |
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 51g |

樹脂アジャスター付(5個)

好きな長さに切ってお使い下さい。

アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。

ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかり止まります。

やわらかいループ糸が表面に出ているので、手ざわりがソフトで他素材をいためにくなっています。

完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。

耐重量の目安15kg/本、10cm以上は面ファスナーを重ね合わせて下さい。

80℃以上の高温、日光に長時間当たたままの状態では放置しないで下さい。

塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。

途中継ぎ目があることがあります。ご了承下さい。

(継ぎ目が入っても使用上問題ございません。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.