


品番：EA944MD-75


品名：30mmx50m 両面テープ・難燃性

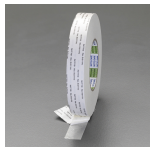

販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2024/10/06 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1509ページ		



品名	EA944MD-75	規格	30mm x 50m
メーカー	日東電工	型番	No.5011N
幅	30mm	長さ	50m
厚さ	0.15mm	材質	基材:難燃性不織布 粘着剤:アクリル系
用途	OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に		
テープ色	白	重量	504g
粘着力	7.15N/10mm		

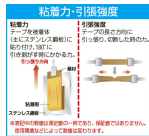

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.5011N	
幅	30mm	長さ	50m	
厚さ	0.15mm	材質	基材:難燃性不織布 粘着剤:アクリル系	
用途	OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に		内芯径	76mm(3")
テープ色	白	重量	504g	
粘着力	7.15N/10mm			

初期接着性に優れています。

粗面への接着性に優れています。

低温時の作業性も良好

UL94 VTM-0認定品

代替品

品番	EA944MD-74
コメント	25mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.