


品番：EA944MK-121

品名：50mmx10m 防食テープ(高温用/ハ°トロラタム系)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,030円(税抜) / 3,333円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,030円(税抜) / 3,333円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2024/10/06 20:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1515ページ                      |      |   |

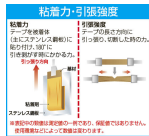

異形部の防錆・防食

どんな形状にも密着するペトロラタム系防食テープ

仕様

|        |                     |       |                       |
|--------|---------------------|-------|-----------------------|
| メーカー   | 日東電工                | 型番    | No.59HT               |
| 幅(mm)  | 50                  | 長さ(m) | 10                    |
| 厚さ(mm) | 1.1                 | 材質    | 基材:不織布<br>粘着剤:ペトロラタム系 |
| 用途     | 高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用 | 伸び    | 15.0%                 |
| 吸水率    | 0.1%                | 粘着力   | 24N/10mm              |
| 引張強度   | 31.2N/10mm          | 体積抵抗率 | 10 <sup>14</sup> Ωcm  |
| 耐熱流下温度 | +90℃                | 入数    | 1巻                    |

高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用

すぐれた防錆・防食効果を発揮

金属表面から水分と空気を遮断します。

防錆・防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させます。

耐薬品性にすぐれているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぎます。

密着力の良いペトロラタムが、蒸発や硬化することなく、常に粘着性をもって防錆・防食層を形成します。

施工が簡単

特別な熟練が必要ありません。

どんな複雑な形状にもピッタリ密着します。

加熱を必要としません。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができます。

作業時間が短縮されます。

※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.