



品番：EA944MK-131


品名：50mmx10m 防食テープ(ポリエチレン系)

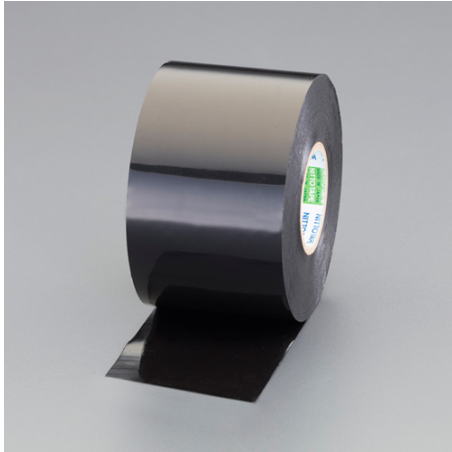


販売価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜) / 1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/10/06 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1515ページ		

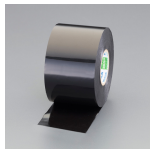

品番	EA944MK-131
品名	50mmx10m 防食テープ(ポリエチレン系)
メーカー	日東電工
型番	No.55
幅(mm)	50
長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.4
材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系
用途	地中埋設パイプラインの防食層の保護に
色	黒
伸び	470%
体積抵抗率	10 ¹⁶ Ωcm
粘着力	1.52N/10mm
引張強度	23.52N/10mm
絶縁破壊電圧	19kV
入数	1巻

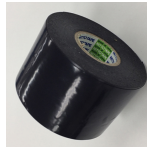

品番	EA944MK-131
品名	50mmx10m 防食テープ(ポリエチレン系)
メーカー	日東電工
型番	No.55
幅(mm)	50
長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.4
材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系
用途	地中埋設パイプラインの防食層の保護に
色	黒
伸び	470%
体積抵抗率	10 ¹⁶ Ωcm
粘着力	1.52N/10mm
引張強度	23.52N/10mm
絶縁破壊電圧	19kV
入数	1巻

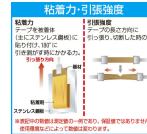

各種パイプラインの保護・防食を目的として開発されたポリエチレン系防食テープです

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.55
幅(mm)	50	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.4	材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系
用途	地中埋設パイプラインの防食層の保護に	芯内径	30mm
色	黒	伸び	470%
体積抵抗率	10 ¹⁶ Ωcm	粘着力	1.52N/10mm
引張強度	23.52N/10mm	絶縁破壊電圧	19kV
入数	1巻		

ペトロラタム系防食テープ(EA44MK-50・-100・-121・-122)の埋設用保護材として。

テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。

基材はポリエチレンであり、電気絶縁性、耐薬品性、低温特性に優れています。

粘着剤はブチルゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。

ポリエチレン基材、ブチルゴム系粘着剤のため耐久性、防食性に優れています。

粘着剤がブチルゴム系のため、巻き付け後粘着剤が流動し「みずみち」をなくします。

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品

代替品



品番 EA944NK-11A
コメント 変更点:材質など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.