 
 



品番：EA944RD-5


品名：30mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)



販売価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
カタログ価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		

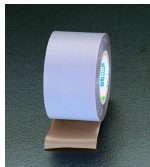

品名	規格	単位	在庫
EA944RD-5	30mmx0.13mmx10m	個	1

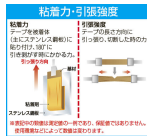

カタログ訂正

24/01/26 (誤)最高連続使用温度…180℃→(正)使用温度範囲…-60~200℃(No.55 1205)

耐熱・絶縁・滑りにすぐれたフッ素樹脂(PTFE)粘着テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.903UL
幅	30mm	長さ	10m
総厚さ	0.13mm	材質	基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム 粘着剤:シリコーン系
用途	電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、二次電池等、蓄電デバイスの電極絶縁、プリンター通紙部の耐熱摺動、モータ駆動システムの絶縁および摺動、半田マスキング、自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策、金型成型の離型用途に	使用温度範囲	-60~200℃
巻戻し力	5.8N/19mm	粘着力	3.7N/10mm
引張強度	48N/10mm	伸び	220%
絶縁破壊電圧	11kV	動摩擦係数	0.1

-60~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。

様々な材質に対して良好な接着力を発揮します。

耐熱性、電気絶縁性、滑り性、撥水性、背面離型性などの優れた特性を備えています。

UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています。(登録番号E34833)

代替品

	<p>品番 EA944RD-7 コメント 50mmx10m</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.