


品番：EA944RK-2A

品名：50mmx10m グラスファイバーテープ(補修用)

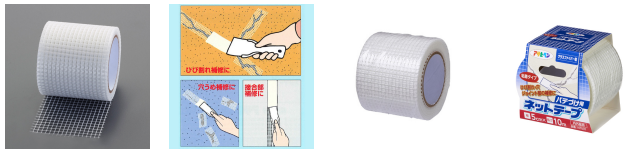

販売価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/10/06 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



#### 仕様

幅(mm)	50	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.23	材質	グラスファイバー
用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に</li><li>・ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに</li><li>・カベ紙などを貼る前の下地処理に</li></ul>	使用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>・補修箇所の汚れや油、弱くなってはがれるところをきれいに取り除きます。</li><li>・補修箇所を覆うように本品を貼り、余分な部分を切り取ります。</li><li>・補修箇所にパテを充填、ヘラなどで平滑にします。パテを押しえすぎず、本品がかくれる程度に施工します。押しえすぎて網目が出てきたら、再度充填して下さい。</li><li>・パテが乾燥後、#400~600のサンドペーパーでさらに平滑にします。</li></ul> ※一部の特殊材質、凹凸・劣化の激しいところなどには、付着しない場合があります。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・表示の用途以外には使用しないで下さい。</li><li>・高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。</li><li>・本品をカットする場合、はさみ等を使用して下さい。</li></ul>	重量(g)	47

屋内外対応

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。

粘着タイプのため、補修箇所に着、作業が楽にできます。

ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。

ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.