


品番：EA944RS-33

品名：48mmx 109.7m アルミダクトテープ (防水)[DUCK]

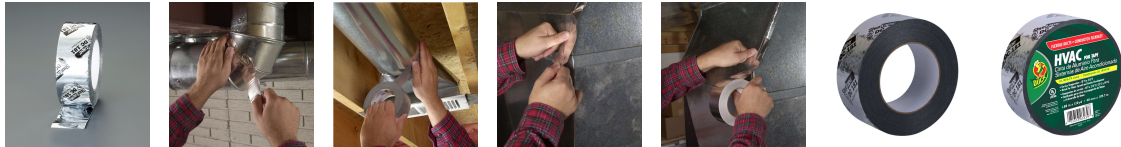

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,540円(税抜) / 6,094円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,540円(税抜) / 6,094円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2024/10/06 16:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0036ページ1505ページ | | |



カタログ訂正 24/02/26 材質…(誤)アルミ→(正)基材: BOPPフィルム、粘着剤: アクリル系(No.55 1205)

耐久性が有り、頑丈なテープです

仕様

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------|----------------------------|
| 幅(mm) | 約48 | 長さ(m) | 約109(109.7) |
| 厚さ(mm) | 0.10 | 材質 | 基材: BOPPフィルム 粘着剤: アクリル系 |
| 用途 | 空調システムの設置や修理などに | 内芯径 | 76mm(3") |
| 使用温度範囲 | -23~90℃ | 粘着力 | 4.16N/10mm |
| 引張強度 | 54.3N/10mm | | |
| 屋内・屋外用 | | | |
| 手で簡単に切れます | | | |
| 硬質・柔軟性のある両方のダクトに使えるテープ | | | |
| 耐久性が有り、頑丈なテープです | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

