


品番：EA949DV-2004

品名：M20x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ)

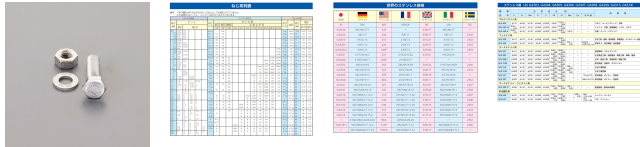

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2024/10/06 18:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 1312ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----|------|
| ボルトサイズ | M20×50 | 頭対辺 | 30mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | | |
| 全ネジ | | | |
| 規格 | ISO 8.8 | | |
| 高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット | | | |
| 高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性 | | | |
| SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力 | | | |
| 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし | | | |
| 大気中の最高使用温度600℃ | | | |
| 透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性 | | | |
| ピッチ | 2.5 | | |
| 並目ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

