
 


品番：EA951FA-15

品名：ドアストッパー(マグネット付)調整式(白)

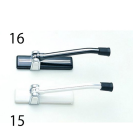

販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1397ページ		



仕様

メーカー	ノムラテック	型番	N-1056
サイズ(mm)	ベースサイズ:34×140 パイプ長:約170 パイプ径:13.8×11	カラー	ホワイト
対応範囲	5~130mm	材質	本体:ABS樹脂・フェライト(磁石) ストップ棒:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂 滑り止め:天然ゴム
重量	約220g	付属品	両面テープ、鉄板、ねじ

ワンタッチでストップ、解除

ドアがどの位置でも自由にストップできます。

強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも両面接着テープと鉄板でOK。

スライド式なのでドアと床面の隙間に合わせてストッパーの高さが調整できます。(5~130mm)

代替品

	品番 EA951FA-16 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.