


品番：EA991CF-2

品名：500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

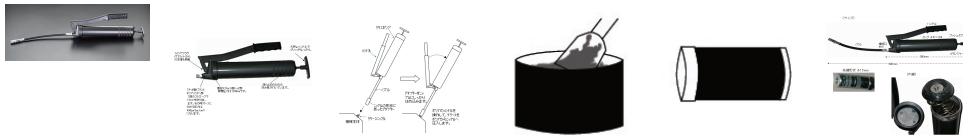

販売価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
カタログ価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2024/10/06 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0672ページ		



#### 仕様

容量	500ml	筒長	320mm
筒径	57mm	ノズル長	300mm
吐出量(cm <sup>3</sup> /ストローク)	1.4	適用グリース	カートリッジグリース、手詰めグリース
重量	1.58kg	本体チューブ壁厚	1.5mm
ピストン軸径	9mm	ノズル取り付けネジサイズ	M10×1.0
材質	スチール		

NLGI-1~2

EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース) が使用できます。

ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。

エア抜きも簡単にできます。

作動を調節できる。

Tグリップ付

バリュアブルアクチュエーションシステム(スペシャルガスケットとボールチェックバルブ)の2つのシステムが注油の失敗を防止します。)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.